


# Technisches Datenblatt

## Unterlegscheibe

Art.-Nr. 3402088

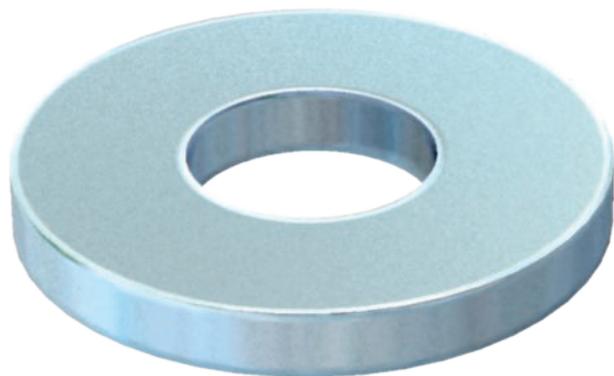

Unterlegscheibe nach DIN 125 Form A für den universellen Einsatz.




<b>St</b>	Stahl
<b>G</b>	galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Art.-Nr.	3402088
Typ	WS M8 D16 G
Bezeichnung 1	Unterlegscheibe
Dimension	M8
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,16 kg/100 St.

### Technische Daten

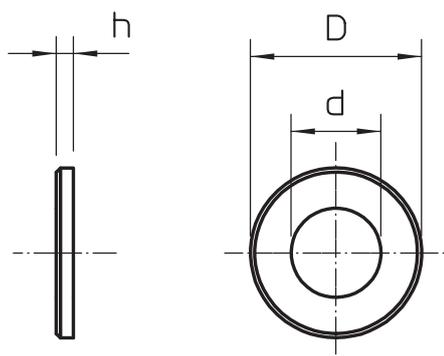

Maß D	16,00 mm
Maß d	8,40 mm
Maß h	1,60 mm
Facettenförmig	<input type="checkbox"/>
Gehärtet	<input type="checkbox"/>
Gewinde	M8
Materialstärke	1,60 mm