

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Art.-Nr. 3403125



Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Aussendurchmesser 40 mm.




A2 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3403125
Typ	WS M8 D20 A2
Bezeichnung 1	Großflächenscheibe
Dimension	M8,Ø20mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A2
Werkstoff Kürzel	A2
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,24 kg/100 St.

Technische Daten

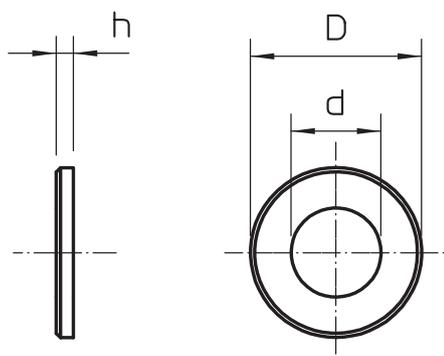

Maß D	20,00 - 20,00 mm
Maß d	8,40 mm
Maß h	1,50 mm
Abmessung	8,4 x 20 mm
Gewinde	M8
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Materialstärke	1,50 mm