

Technisches Datenblatt

Großflächenscheibe

Art.-Nr. 3403147



Unterlegscheibe mit besonders großem Außendurchmesser. Bei Verbindungen auf der der Montageschiene MS 41, empfehlen wir den Außendurchmesser 40 mm.


CE A4

A4 Edelstahl, rostfrei
2B blank, nachbehandelt

Stammdaten

Art.-Nr.	3403147
Typ	WS M8 D40 A4
Bezeichnung 1	Großflächenscheibe
Dimension	M8,Ø40mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei Werkstoff A4
Werkstoff Kürzel	A4
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberfläche Kürzel	2B
Kleinste VK-Einheit (VG)	100 Stück
Gewicht	0,37 kg/100 St.

Technische Daten

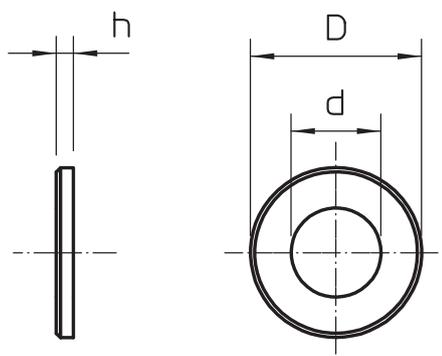

Maß D	40,00 - 40,00 mm
Maß d	8,40 mm
Maß h	1,50 mm
Abmessung	8,4 x 40 mm
Gewinde	M8
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Materialstärke	1,50 mm