


Technisches Datenblatt

Leergehäuse X 02

Art.-Nr. 2005454

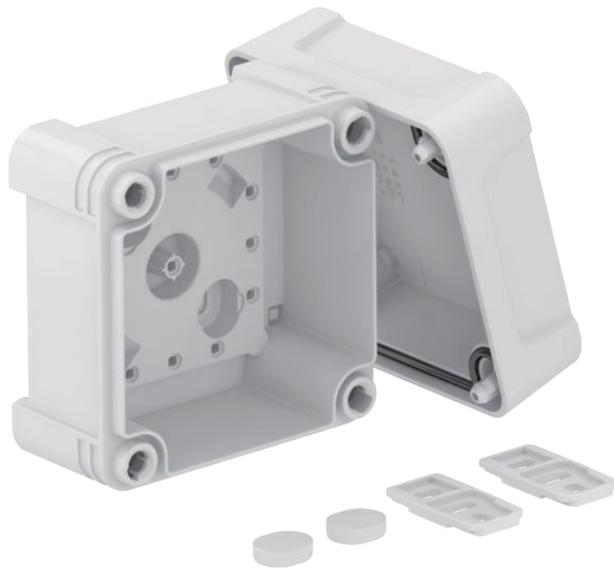

Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.





PC Polycarbonat

Stammdaten

Art.-Nr.	2005454
Typ	X02C LGR
Bezeichnung 1	Leergehäuse
Dimension	95x95x72
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	17,50 kg/100 St.

Technische Daten

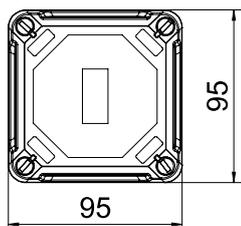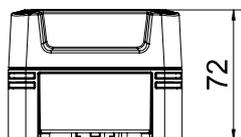

Länge	95,00 mm
Breite	95,00 mm
Höhe	72,00 mm
Lichte Innenmaße	85x85x57 mm
Abmessung LxBxH	95x95x72 mm
Deckelbefestigung	geschraubt
Form	quadratisch
Geeignet für Außenanwendung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	auf Kabelrinne
Montageart	Aufputz
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK08
Schutzklasse	II
Temperatureinsatzbereich	-25,00 - 65,00 °C
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>