

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 02 mit Klemmleiste

Art.-Nr. 2005194



Kabelabzweigkasten mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Quadratische Form mit Ausschlageneinführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Inklusive Klemmleiste, 5-polig. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.




PC Polycarbonat

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | 2005194 |
| Typ | X02 T LGR |
| Bezeichnung 1 | Kabelabzweigkasten |
| Bezeichnung 2 | mit Klemmleiste |
| Dimension | 95x95x72 |
| Farbe | lichtgrau |
| RAL-Nummer | 7035 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Werkstoff Kürzel | PC |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 19,30 kg/100 St. |

Technische Daten

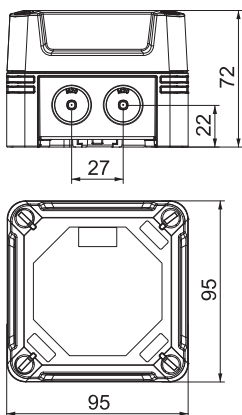

| | |
|---|--|
| Länge | 95,00 mm |
| Breite | 95,00 mm |
| Höhe | 72,00 mm |
| Lichte Innenmaße | 85x85x57 mm |
| Abmessung LxBxH | 95x95x72 mm |
| Anreihbar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anzahl der Einführungen | 7 |
| Art der Einführung | Stufenmembran abschneidbar |
| Art der Gehäusedurchführung | Vorprägung |
| Bemessungsisolationsspannung U _i | 750,00 V |
| Bestückung | Klemme |
| Deckel | nicht transparent |
| Deckelbefestigung | geschraubt |
| Einführungen | 7 x Ø20 |
| Einführung von Hinten | <input type="checkbox"/> |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | <input type="checkbox"/> |
| Flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Form | quadratisch |
| Glasfaserverstärkt | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Halogenfrei | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Max. Leiterquerschnitt | 2,50 mm ² |
| Mit Abschirmung | <input type="checkbox"/> |
| Mit Deckel | <input checked="" type="checkbox"/> |

Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 02 mit Klemmleiste



Art.-Nr. 2005194

Technische Daten

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montageart | auf Kabelrinne |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage |
| Nennquerschnitt | 1,00 - 2,50 mm ² |
| Nennspannung | 750,00 V |
| Schutzart | IP67 |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzgrad IK-Code | IK09 |
| Plombierbar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Schlagfest | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperatureinsatzbereich | -25,00 - 65,00 °C |
| Transparenter Deckel | <input type="checkbox"/> |
| Witterungsbeständig | <input checked="" type="checkbox"/> |