

# Technisches Datenblatt

## Kabelabzweigkasten X 06 mit Kabelverschraubungen und Klemmleiste Art.-Nr. 2005226



In den robusten Kabelabzweigkästen der X-Serie werden elektrische Leitungen zusammengeführt. Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Zur leichten Kabeldurchführung sind die Einführungsöffnungen vorgeprägt.

Sie sind für den Innen- und Außenbereich geeignet. Beim Einsatz im ungeschützten Außenbereich muss der Kabelabzweigkasten gegen direkte Witterungseinflüsse (z. B. durch Schnee, Wind, Regen oder Sonne) geschützt werden.





**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

Art.-Nr.	2005226
Typ	X06 T G M25 LGR
Bezeichnung 1	Kabelabzweigkasten
Bezeichnung 2	Klemmleiste, 3xV-TEC VM, 3x116
Dimension	150x116x86
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	38,00 kg/100 St.

### Technische Daten

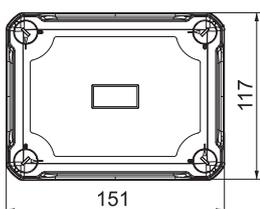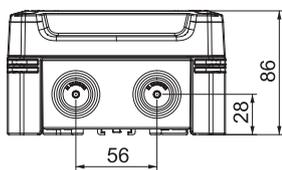

Länge	151,00 mm
Breite	117,00 mm
Höhe	87,00 mm
Lichte Innenmaße	137x105x68 mm
Abmessung LxBxH	151x117x87 mm
Anreihbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	8
Art der Einführung	Stufenmembran abschneidbar
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	750,00 V
Bestückung	Klemme
Deckel	nicht transparent
Deckelbefestigung	geschraubt
Einführungen	8 x Ø20/25
Einführung von Hinten	<input type="checkbox"/>
Explosionsgeprüfte Ausführung	<input type="checkbox"/>
Flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rechteckig
Glasfaserverstärkt	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Leiterquerschnitt	6,00 mm <sup>2</sup>

# Technisches Datenblatt

Kabelabzweigkasten X 06 mit Kabelverschraubungen  
und Klemmleiste  
Art.-Nr. 2005226



## Technische Daten

Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	auf Kabelrinne
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Nennquerschnitt	2,50 - 6,00 mm <sup>2</sup>
Nennspannung	750,00 V
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Plombierbar	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatureinsatzbereich	-25,00 - 65,00 °C
Transparenter Deckel	<input type="checkbox"/>
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>