

# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 10 mit Hutprofilschiene

Art.-Nr. 2005494



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK09. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK09 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.




**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

Art.-Nr.	2005494
Typ	X10C R LGR
Bezeichnung 1	Leergehäuse
Bezeichnung 2	mit Schiene 2069
Dimension	190x150x125
Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Werkstoff	Polycarbonat
Werkstoff Kürzel	PC
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	65,60 kg/100 St.

### Technische Daten

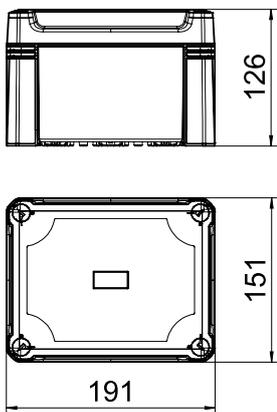

Länge	191,00 mm
Breite	151,00 mm
Höhe	126,00 mm
Lichte Innenmaße	177x137x110 mm
Abmessung LxBxH	191x151x126 mm
Anbaumöglichkeit	<input type="checkbox"/>
Deckelbefestigung	geschraubt
Form	quadratisch
Geeignet für Außenanwendung	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Deckel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montageart	auf Kabelrinne
Montageart	Aufputz
Schutzart	IP67
Schutzart	IP 67
Schutzgrad IK-Code	IK09
Schutzklasse	II
Temperatureinsatzbereich	-25,00 - 65,00 °C
Witterungsbeständig	<input checked="" type="checkbox"/>