

Technisches Datenblatt

Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD

Artikelnummer: 6109856



Abdeckplatte mit einer \varnothing 45-mm-Öffnung zum Einbau einer Anbausteckdose (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 4 Schrauben zur Gerätebefestigung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6109856
Typ	VHF-P12
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	1x Anbausteckdose 38x38
Hersteller	OBO
Dimension	166x105mm
Farbe	rapsgelb; RAL 1021
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte VHF, für 1 x Anbausteckdose Typ ASD

Artikelnummer: 6109856



Abmessungen

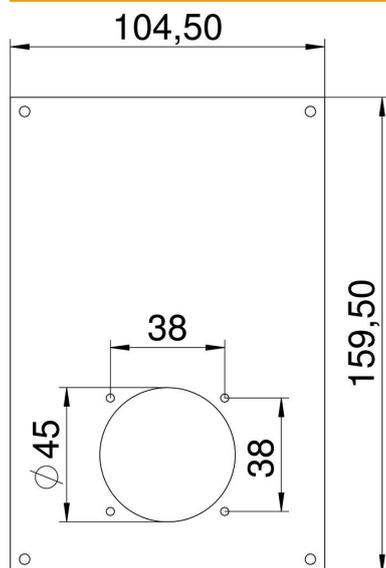

Breite	104,5 mm
Höhe	159,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Bauform Öffnung	rund
Befestigungsart	aufschraubbar
Blinddeckel	nein
Halogenfrei	nein
Installationstechnik	sonstige
Schutzart	IP20