

Technisches Datenblatt

Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ ASD

Artikelnummer: 6109879



Abdeckplatte mit zwei Ø 45-mm-Öffnung zum Einbau von zwei Anbausteckdosen (Typ ASD-...) mit 38-mm-Befestigungsspur, inklusiv 8 Schrauben zur Gerätebefestigung.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6109879
Typ	VHF-P8
Bezeichnung 1	Abdeckplatte
Bezeichnung 2	für 2x Steckdose 38x38
Hersteller	OBO
Dimension	160x105x3mm
Farbe	rapsgelb; RAL 1021
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	5,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Abdeckplatte VHF, für 2 x Anbausteckdose Typ ASD

Artikelnummer: 6109879



Abmessungen

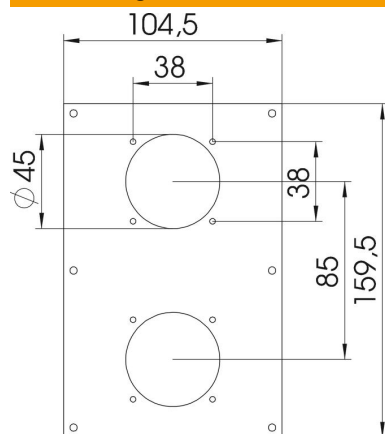

Breite	104,5 mm
Höhe	159,5 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	2
Bauform Öffnung	rund
Befestigungsart	aufschraubbar
Blinddeckel	nein
Halogenfrei	nein
Installationstechnik	sonstige
Schutzart	IP44