


Technisches Datenblatt

I-Stielverbinder VIS 8 FT

Artikelnummer: 6018300



I-Stielverbinder zur Verbindung von IS 8-Stielen.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

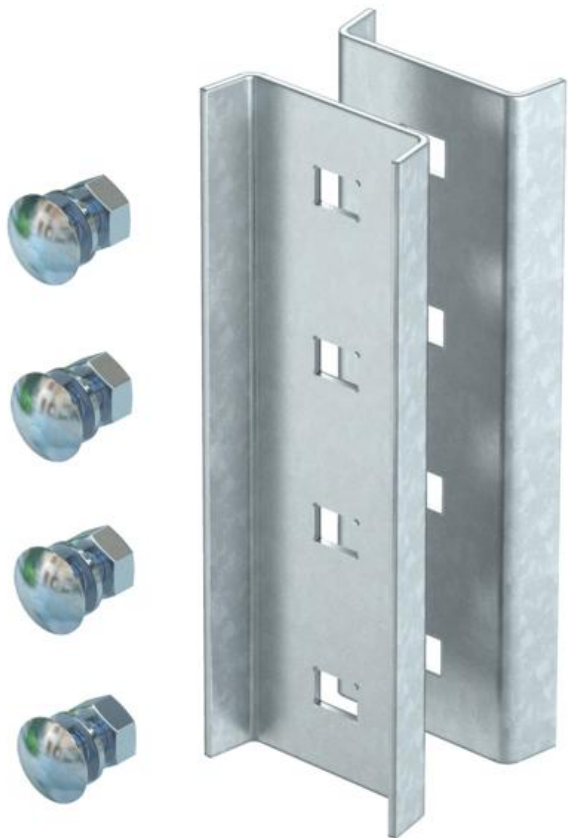

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Technisches Datenblatt

I-Stielverbinder VIS 8 FT


Artikelnummer: 6018300



Stammdaten

Artikelnummer	6018300
Typ	VIS 8 FT
Bezeichnung 1	I-Stiel Verbinder
Bezeichnung 2	und Flachrundschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	200x68
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	87 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

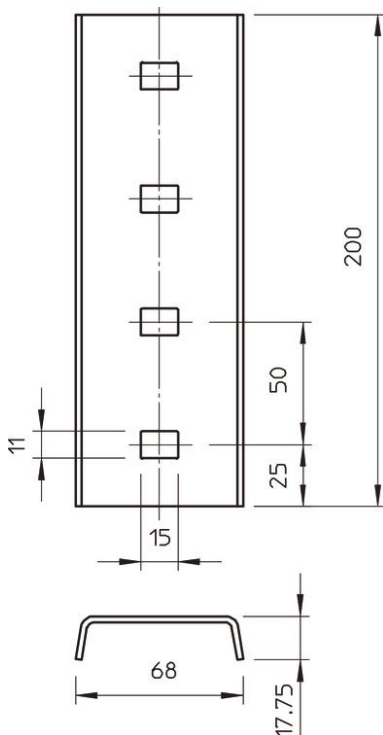

Abmessung	17,5 x 68 x 200
Länge	200 mm
Breite	68 mm
Höhe	17,5 mm

Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	50 mm
Geeignet für Profilformen	I-Profil
Mit Schraubenzubehör	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein