

Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall A4

Artikelnummer: 3497850



Mit der Innengewindehülse und dazu passender Kunststoff-Siebhülse werden Lasten, in Verbindung mit dem Injektionsmörtel VMU plus, spreizdruckfrei an Wänden und Decken aus Beton und Mauerwerk befestigt.
Die Innengewindehülse VMU-IG M6x80 mm wird mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 16x85 montiert.

Die Innengewindehülsen VMU-IG M8x80 und VMU-IG M10x80 mm werden mit der Kunststoff-Siebhülse VM-SH 20x85 montiert.

Stammdaten

Artikelnummer	3497850
Typ	VMU-IG M6x80A4
Bezeichnung 1	Innengewindehülse
Bezeichnung 2	für Beton und Mauerwerk
Hersteller	OBO
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,35 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt



Innengewindehülse Metall A4

Artikelnummer: 3497850



Abmessungen

Länge	80 mm
Maß d	10 mm
Maß L	80 mm

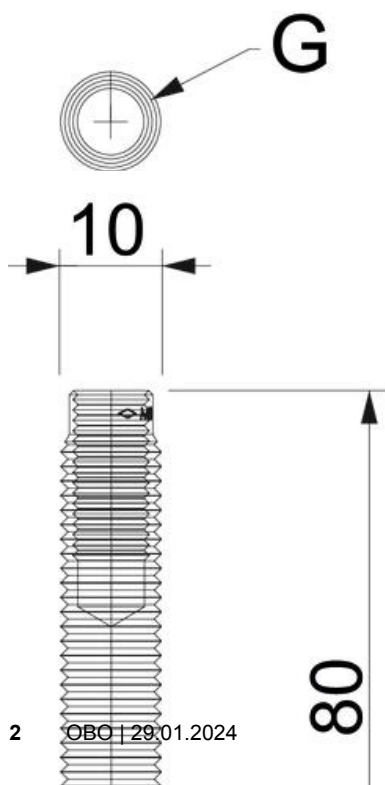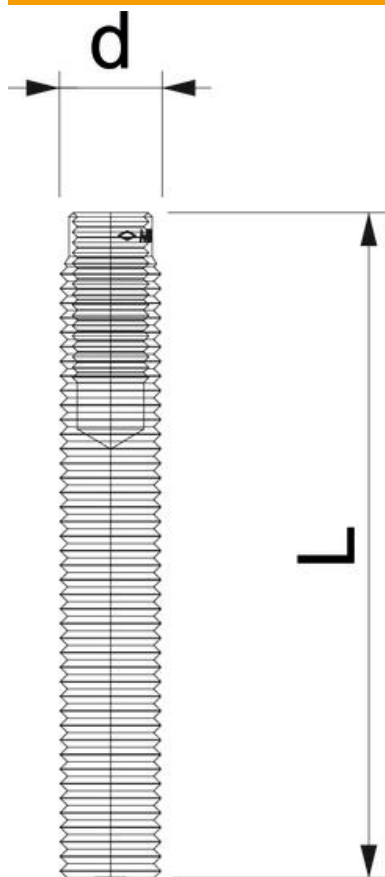

Technisches Datenblatt

Innengewindehülse Metall A4

Artikelnummer: 3497850



Technische Daten

Bohrungsdurchmesser min.	12 mm
Gewinde metrisch	6
Gewindeart	metrisch