

U-Stielverbinder zur Verbindung von US 5-Stielen.  
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.



**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6018505
Typ	VUS 5 FT
Bezeichnung 1	U-Stiel-Verbinder
Bezeichnung 2	inklusive Flachrundschrauben
Hersteller	OBO
Dimension	190x44
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

## U-Stielverbinder FT

Artikelnummer: 6018505



### Abmessungen

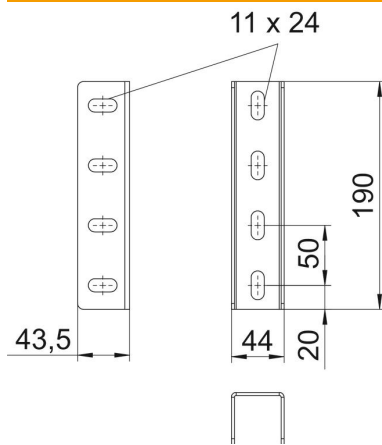

Abmessung	46,5 x 44 x 190
Länge	190 mm
Breite	44 mm
Höhe	46,5 mm

### Technische Daten

Bohrlochabstand mittig	50 mm
Geeignet für Profilformen	U-Profil
Mit Schraubenzubehör	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein