

# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6161759



Flachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6161759
Typ	WDK F100130LGR
Bezeichnung 1	Flachwinkel
Hersteller	OBO
Dimension	300x130x100
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	109,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6161759



## Abmessungen

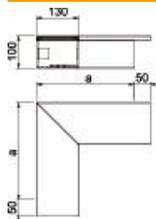

Länge	300 mm
Breite	130 mm
Höhe	100 mm
Maß a (mm)	300 mm

## Technische Daten

Ausführung	Unterteil und Oberteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	100 x 130
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	100 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm