

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154417



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154417
Typ	WDK HA10020RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,344 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154417



Abmessungen

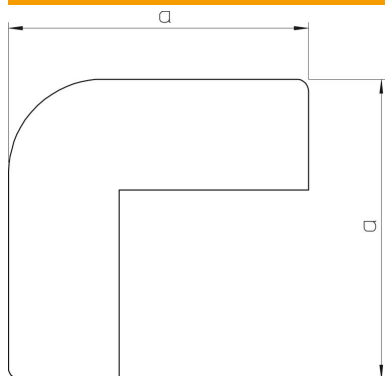

Länge	30 mm
Breite	20 mm
Höhe	10 mm
Maß a (mm)	30 mm
Maß H	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	10 x 20
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	10 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm