


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 15030

Artikelnummer: 6192149



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

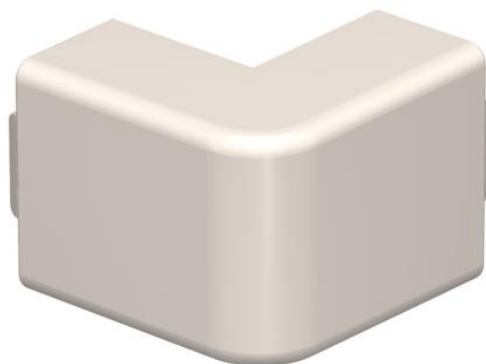

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192149
Typ	WDK HA15030RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,114 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 15030



Artikelnummer: 6192149

Abmessungen



Länge	43,7 mm
Breite	30 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a (mm)	38,5 mm
Maß H	30 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	15 x 30
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	15 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm