


# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6192211

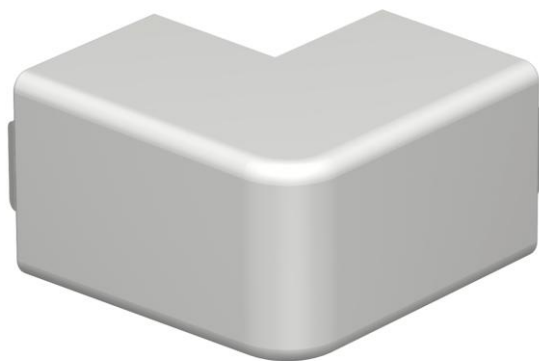

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192211
Typ	WDK HA30030RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	30x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,776 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

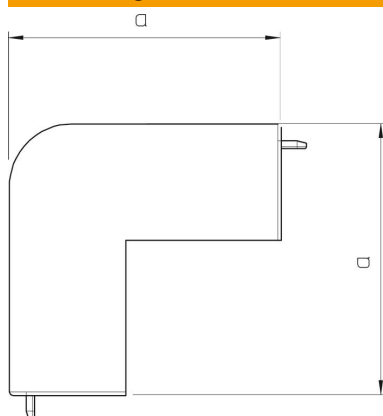

Länge	57 mm
Breite	30 mm
Höhe	30 mm
Maß a (mm)	57 mm
Maß H	30 mm

# Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6192211



## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	30 x 30
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	30 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm