


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6192246



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

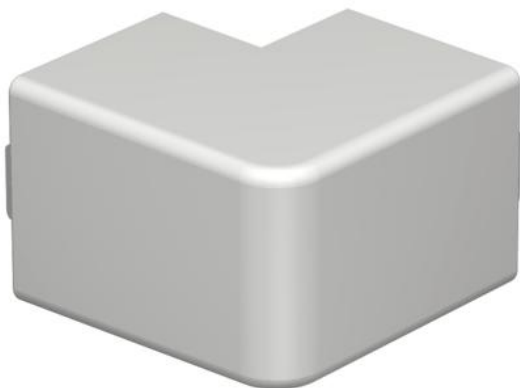

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192246
Typ	WDK HA40040RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,139 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40040

Artikelnummer: 6192246



Abmessungen



Länge	66 mm
Breite	40 mm
Höhe	40 mm
Maß a (mm)	66 mm
Maß H	40 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	40 x 40
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	40 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm