

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154212



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154212
Typ	WDK HF10020RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,365 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDK 10020

Artikelnummer: 6154212



Abmessungen

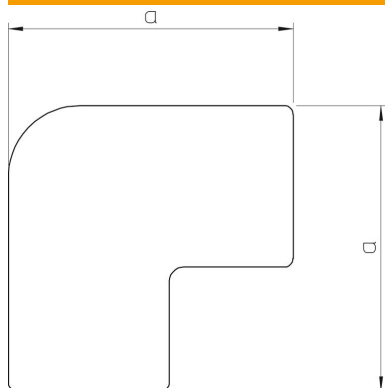

Länge	40 mm
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Maß a (mm)	40 mm
Maß H	20 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	10 x 20
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	10 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm