

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 10030

Artikelnummer: 6154336



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6154336
Typ	WDK HI10030RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	10x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,33 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 10030



Artikelnummer: 6154336

Abmessungen

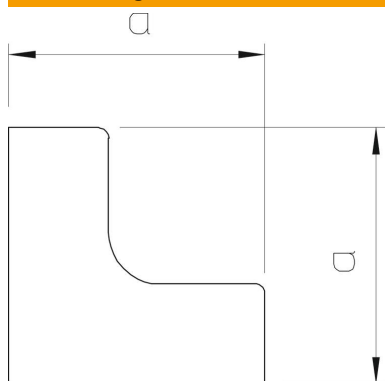

Länge	30 mm
Breite	30 mm
Höhe	10 mm
Maß a (mm)	30 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm