

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191959



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6191959
Typ	WDK HI40060RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	40x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	7,363 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

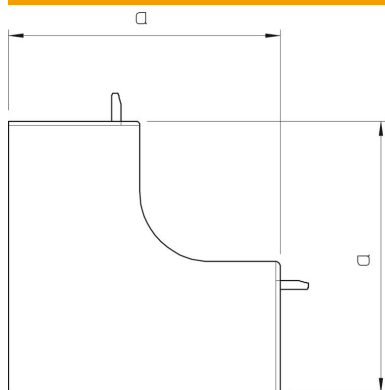

Länge	110 mm
Breite	65 mm
Höhe	40 mm
Maß a (mm)	110 mm

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Artikelnummer: 6191959



Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm