


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193030



Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

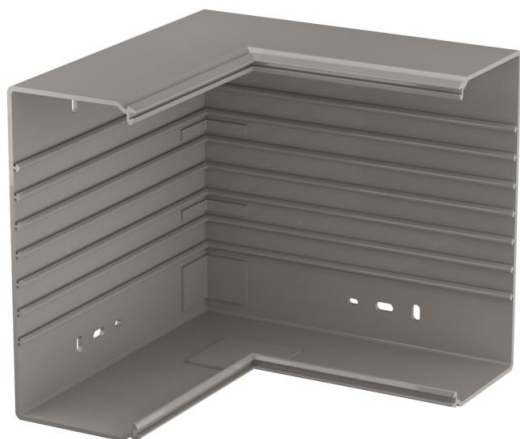

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6193030
Typ	WDK I100230GR
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	250x230x100
Farbe	steingrau; RAL 7030
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	109 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 100230

Artikelnummer: 6193030



Abmessungen

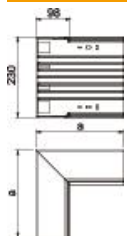

Länge	250 mm
Breite	230 mm
Höhe	100 mm
Maß a (mm)	250 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm