

Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170

Artikelnummer: 6193078



Inneneck zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6193078
Typ	WDK I80170CW
Bezeichnung 1	Inneneck
Hersteller	OBO
Dimension	329x170x80
Farbe	cremeweiß; RAL 9001
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	100 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneck, für Kanal Typ WDK 80170



Artikelnummer: 6193078

Abmessungen

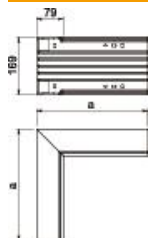

Länge	329 mm
Breite	170 mm
Höhe	80 mm
Maß a (mm)	329 mm

Technische Daten

Ausführung	Unterteil
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm