

Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6161775



Flachwinkel zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.



PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer | 6161775 |
| Typ | WDK F100130RW |
| Bezeichnung 1 | Flachwinkel |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 300x130x100 |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 109,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |


Technisches Datenblatt

Flachwinkel, für Kanal Typ WDK 100130

Artikelnummer: 6161775



Abmessungen

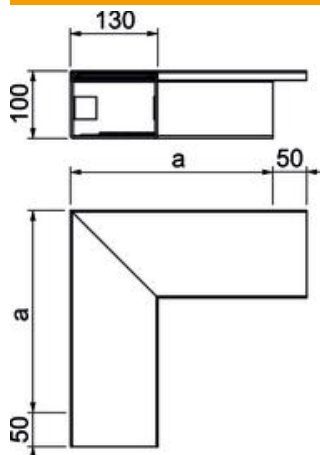

| | |
|------------|--------|
| Länge | 300 mm |
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Maß a (mm) | 300 mm |

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Funktionserhalt | nein |
| für Kanal-Abmessung | 100 x 130 |
| Halogenfrei | nein |
| Kanaltiefe | 100 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Winkelbereich min. | 90 mm |