

# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175540



Endstück zum Verschließen der halogenfreien WDKH-Kanäle an den Kanälen.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

## Stammdaten

Artikelnummer	6175540
Typ	WDKH-E10020RW
Bezeichnung 1	Endstück
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,092 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175540



## Abmessungen

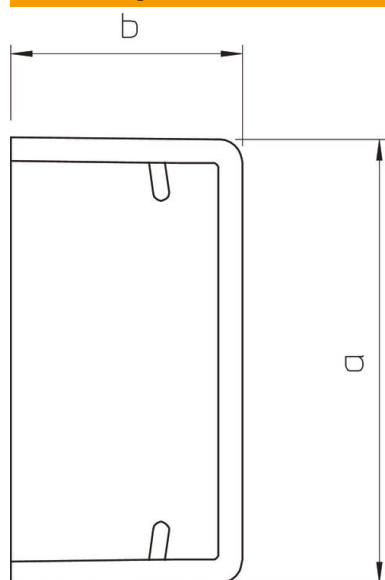

Länge	11 mm
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Maß a (mm)	22 mm
Maß b (mm)	11 mm

## Technische Daten

Ausführung	links/rechts
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C