

Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175648



Flachwinkelhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175648
Typ	WDKH-F10020RW
Bezeichnung 1	Flachwinkelhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	10x20mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,308 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Flachwinkelhaube, für Kanal Typ WDKH 10020

Artikelnummer: 6175648



Abmessungen

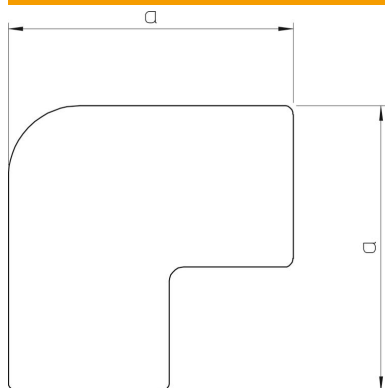

Länge	40 mm
Breite	22 mm
Höhe	10 mm
Maß a (mm)	40 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	10 x 20
Halogenfrei	ja
Kanaltiefe	10 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm