

Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175578



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der halogenfreien WDKH-Kanäle.



Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten

Artikelnummer	6175578
Typ	WDKH-I15030RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Bezeichnung 2	halogenfrei
Hersteller	OBO
Dimension	15x30mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,677 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDKH 15030

Artikelnummer: 6175578



Abmessungen

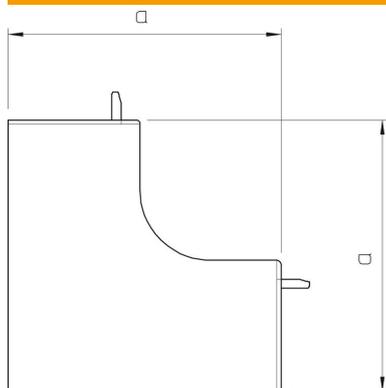

Länge	38,5 mm
Breite	30 mm
Höhe	17,5 mm
Maß a (mm)	38,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK07
Temperatureinsatzbereich max.	90 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm