


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6192343



Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

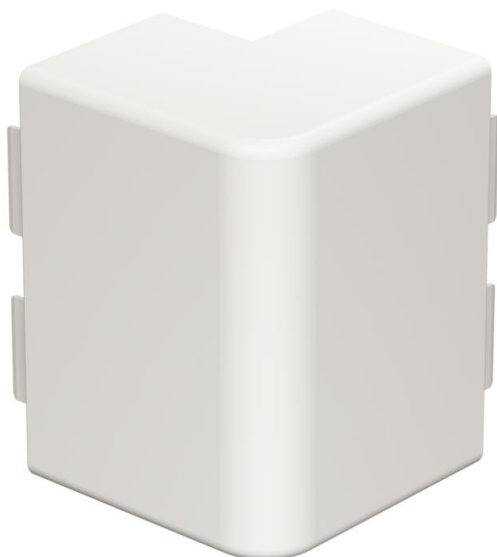

PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

Artikelnummer	6192343
Typ	WDK HA60130RW
Bezeichnung 1	Außeneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x130mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,327 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 60130

Artikelnummer: 6192343



Abmessungen

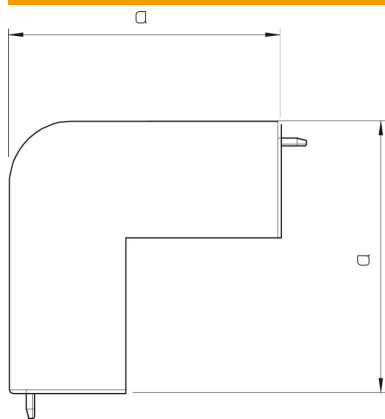

Länge	100 mm
Breite	130 mm
Höhe	60 mm
Maß a	100 mm
Maß H	130 mm

Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
für Kanal-Abmessung	60 x 130
Halogenfrei	nein
Kanaltiefe	60 mm
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Selbstverlöschend	ja
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm