

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6183662



Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.
Die Endstücke werden auf den WDK-Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.




PVC Polyvinylchlorid

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 6183662 |
| Typ | WDK HE25025LGR |
| Bezeichnung 1 | Endstück |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 25x25mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Kleinste VK-Einheit | 10 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,303 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

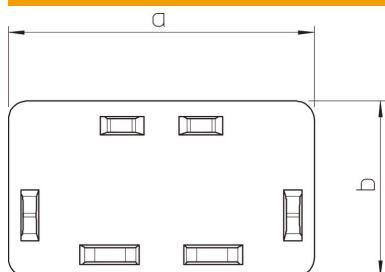

| | |
|--------|-------|
| Länge | 17 mm |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 25 mm |
| Maß a | 25 mm |
| Maß b | 25 mm |
| Maß H | 25 mm |

Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 25025

Artikelnummer: 6183662



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung | links/rechts |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Funktionserhalt | nein |
| Halogenfrei | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK04 |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |