


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40090

Artikelnummer: 6193234

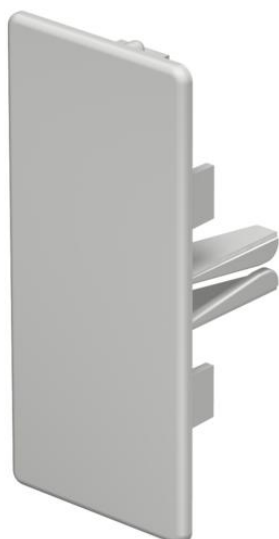

Endstück zum Verschließen der WDK-Kanäle.  
Die Endstücke werden auf den Kanal aufgedrückt und durch eine Federwirkung gehalten.



**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Artikelnummer       | 6193234            |
| Typ                 | WDK HE40090RW      |
| Bezeichnung 1       | Endstück           |
| Hersteller          | OBO                |
| Dimension           | 40x90mm            |
| Farbe               | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff           | Polyvinylchlorid   |
| Kleinste VK-Einheit | 10                 |
| Mengeneinheit       | Stück              |
| Gewicht             | 1,576 kg           |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.         |


# Technisches Datenblatt

Endstück, für Kanal Typ WDK 40090

Artikelnummer: 6193234



## Abmessungen

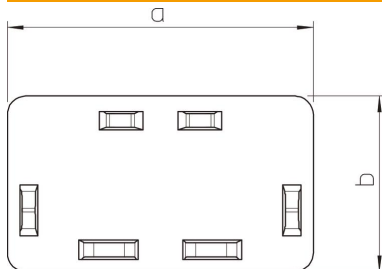

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 27,5 mm |
| Breite | 90 mm   |
| Höhe   | 40 mm   |
| Maß a  | 90 mm   |
| Maß b  | 40 mm   |
| Maß H  | 90 mm   |

## Technische Daten

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Ausführung                    | links/rechts |
| Befestigungsart               | aufrastbar   |
| Funktionserhalt               | nein         |
| Halogenfrei                   | nein         |
| Schutzart                     | IP30         |
| Schutzfolie                   | nein         |
| Schutzgrad IK-Code            | IK04         |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C        |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C        |