


# Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191894



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

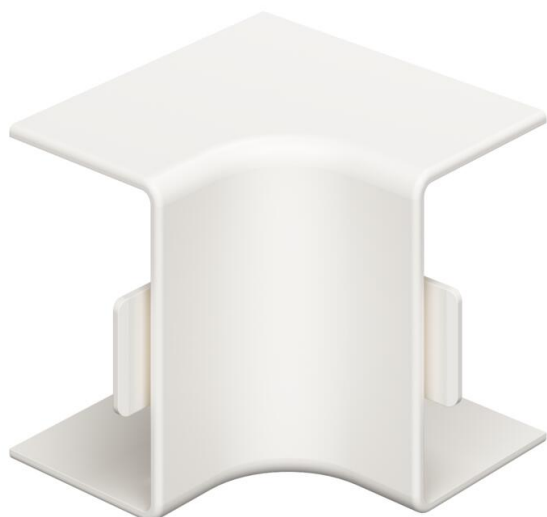

**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6191894
Typ	WDK HI25040RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	25x40mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	4
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,502 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 25040

Artikelnummer: 6191894



## Abmessungen



Länge	50 mm
Breite	40 mm
Höhe	25 mm
Maß a	50 mm

## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm