


# Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6192017



Inneneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.

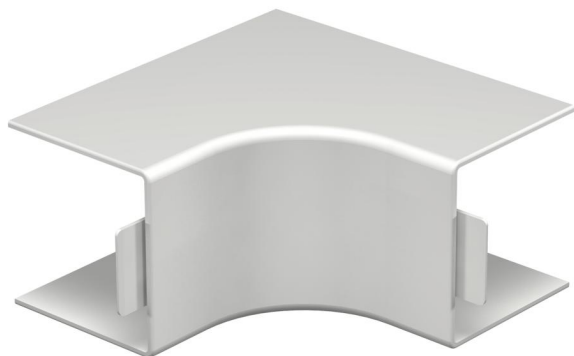


**PVC** Polyvinylchlorid

## Stammdaten

Artikelnummer	6192017
Typ	WDK HI60060RW
Bezeichnung 1	Inneneckhaube
Hersteller	OBO
Dimension	60x60mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	10,932 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

## Abmessungen

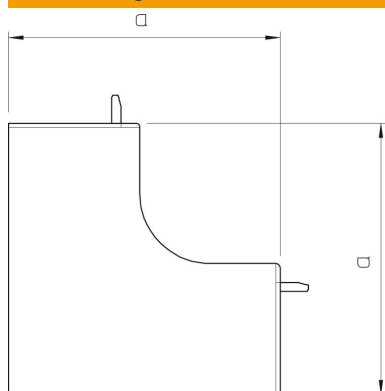

Länge	130 mm
Breite	60 mm
Höhe	60 mm
Maß a	130 mm

# Technisches Datenblatt

Inneneckhaube, für Kanal Typ WDK 60060

Artikelnummer: 6192017



## Technische Daten

Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C
Winkelbereich max.	90 mm
Winkelbereich min.	90 mm