


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6227608



Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.  
Quersicke ab 500 mm Breite.  
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.

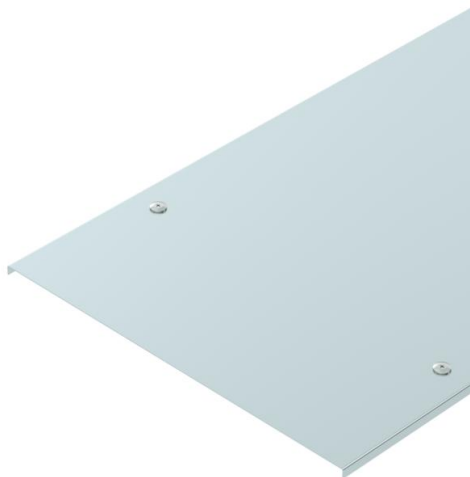

**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

### Stammdaten

Artikelnummer	6227608
Typ	WDRL 111640 DD
Bezeichnung 1	Deckel mit Drehriegel
Bezeichnung 2	Weitspann-System 110 und 160
Hersteller	OBO
Dimension	400x3000
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	505 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m


# Technisches Datenblatt

## Deckel mit Drehriegel DD


Artikelnummer: 6227608



### Abmessungen

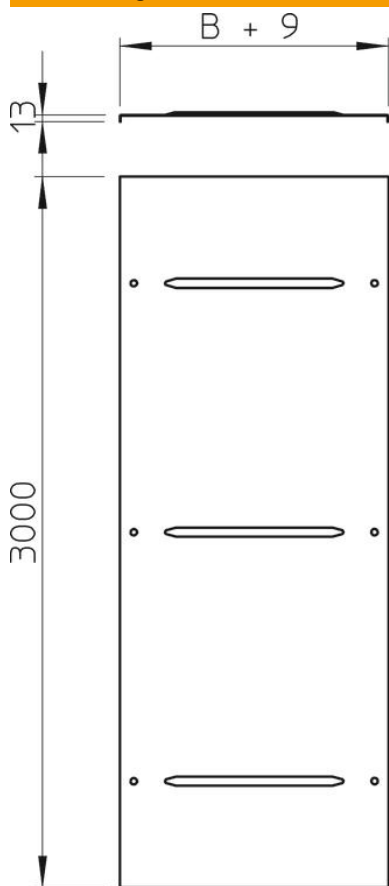

Länge	3.000 mm
Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	400 mm
Maß H	15 mm
Maß L	3.000 mm

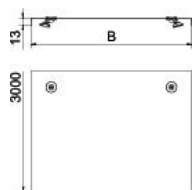

# Technisches Datenblatt

Deckel mit Drehriegel DD

Artikelnummer: 6227608



## Technische Daten

Anzahl Drehriegel	6 St.
Befestigungsart	Drehriegel
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein