Technisches Datenblatt 90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6312462





Bogen $90^{\circ},$ horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

mm. Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.



St


FT

tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6312462	
Тур	WLB 90 115 FT	
Bezeichnung 1	Bogen 90°	
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 110	
Hersteller	OBO	
Dimension	110x500	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt	
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461	
Kleinste VK-Einheit	1	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	1217,8 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

Abmessungen

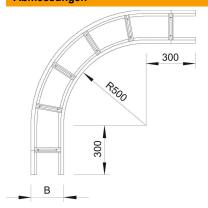

Breite	500 mm
Höhe	110 mm
Maß B (mm)	500 mm
Maß R (mm)	500 mm

Technisches Datenblatt 90°-Bogen 110 FT



Artikelnummer: 6312462

Technische Daten		
	Abbiegung (Winkel)	90°
	Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
	Funktionserhalt	nein
	Richtungsänderung	horizontal
	Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
	Seitenlochung	nein
	Weitspann-Ausführung	ja