

# Technisches Datenblatt

## 90°-Bogen 200 FT

Artikelnummer: 6233449



Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.  
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6233449
Typ	WLB 90 2040 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelleiter 200
Hersteller	OBO
Dimension	200x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2241 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

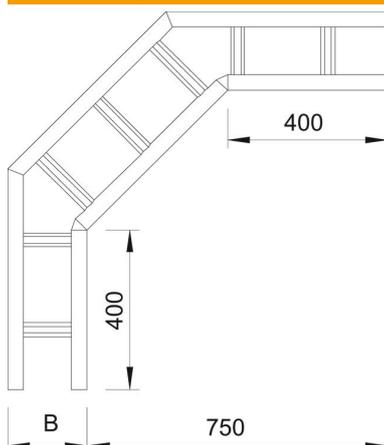

Breite	400 mm
Höhe	200 mm
Maß B	400 mm
Maß R	400 mm

# Technisches Datenblatt

90°-Bogen 200 FT

Artikelnummer: 6233449



## Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung der Sprossen	Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms	flaches Profil
Funktionserhalt	nein
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Holmstärke	2,5 mm