

# Technisches Datenblatt

## Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6098449



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




**St** Stahl

**FT** tauchfeuerverzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	6098449
Typ	WRAA 130 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x300
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1680 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

### Abmessungen

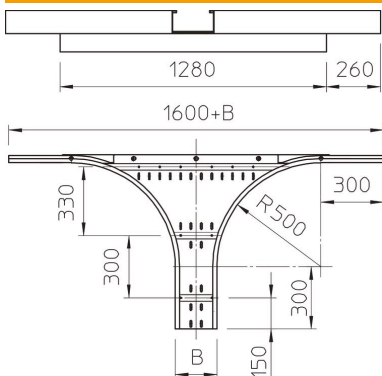

Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	300 mm

# Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6098449



## Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt