

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6098453



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6098453
Typ	WRAA 140 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1820 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

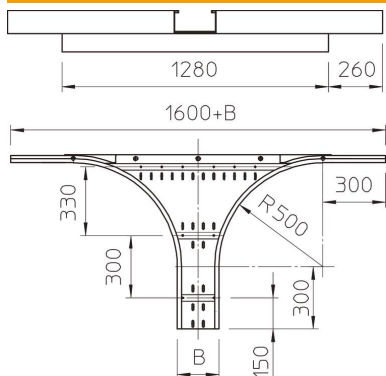

Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	400 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 110 FT

Artikelnummer: 6098453



Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt