


Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6098352

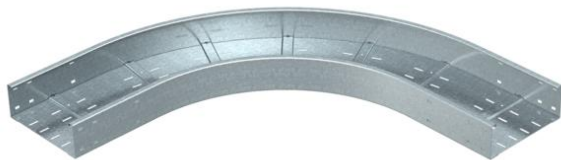

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.




St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	6098352
Typ	WRB 90 140 FT
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Weitspannkabelrinne 110
Hersteller	OBO
Dimension	110x400
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1747,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen

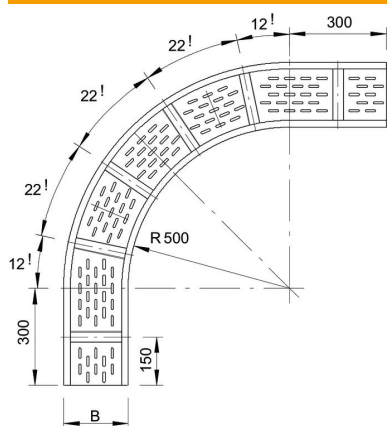

Breite	400 mm
Höhe	110 mm
Blechstärke	2 mm
Maß B	400 mm

Technisches Datenblatt

90°-Bogen 110 FT

Artikelnummer: 6098352



Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Montagelochung im Boden	ja
Richtungsänderung	horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	ja
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt