


# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FS

Artikelnummer: 6227953

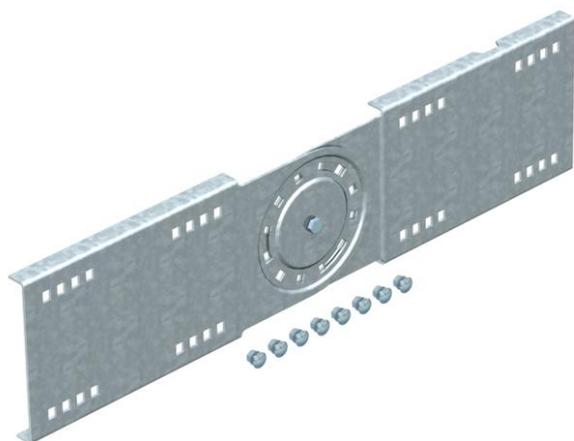

Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen- und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.  
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.




**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

### Stammdaten

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Artikelnummer       | 6227953                  |
| Typ                 | WRGV 160 FS              |
| Bezeichnung 1       | Gelenkverbinder          |
| Bezeichnung 2       | für Weitspann-System 160 |
| Hersteller          | OBO                      |
| Dimension           | 160x680                  |
| Werkstoff           | Stahl                    |
| Oberfläche          | bandverzinkt             |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346             |
| Kleinste VK-Einheit | 2                        |
| Mengeneinheit       | Stück                    |
| Gewicht             | 306,1 kg                 |
| Gewichtseinheit     | kg/100 St.               |

### Abmessungen

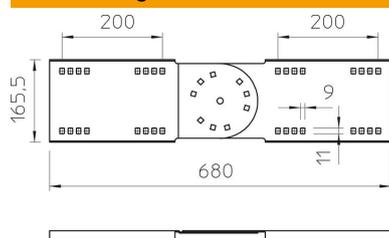

|             |        |
|-------------|--------|
| Länge       | 680 mm |
| Breite      | 20 mm  |
| Höhe        | 160 mm |
| Blechstärke | 2,5 mm |

# Technisches Datenblatt

## Gelenkverbinder FS

Artikelnummer: 6227953



### Technische Daten

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Ausführung                       | Längsverbinder   |
| Funktionserhalt                  | nein             |
| Geeignet für Gitterrinne         | nein             |
| Geeignet für Kabelleiter         | ja               |
| Geeignet für Kabelrinne          | ja               |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 160 mm           |
| Gelenkverbinder horizontal       | nein             |
| Gelenkverbinder vertikal         | ja               |
| Rostfreier Stahl, gebeizt        | nein             |
| Verbindungsart                   | Schraubverbinder |