

Technisches Datenblatt

Wechselschalter, 1 Modul

Artikelnummer: 6120936



Wechselschalter 1-polig, 10 A, 250 V~, mit Steckklemmen.




PC Polycarbonat

Stammdaten

| | |
|---------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 6120936 |
| Typ | WS-UB AL1 |
| Bezeichnung 1 | Aus-/Wechselschalter |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 10 A, 250 V |
| Farbe | alu lackiert |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

Abmessungen

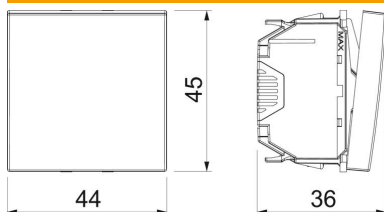

| | |
|--------|-------|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 45 mm |

Technisches Datenblatt

Wechselschalter, 1 Modul

Artikelnummer: 6120936



Technische Daten

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Anschlussart | Steckklemme |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beleuchtung | nein |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Kontroll-Licht | nein |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 10 A |
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Schutzart | IP20 |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Tiefe | 36 mm |