

# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene

Artikelnummer: 2005560



Kabelabzweigkasten mit Hutprofilschiene zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Transparenter Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien. Inklusive Hutprofilschiene Typ 2069 und Befestigungsset. Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



PC Polycarbonat

### Stammdaten

Artikelnummer	2005560
Typ	X06C R LGR-TR
Bezeichnung 1	Leergehäuse
Bezeichnung 2	mit TR Deckel, Schiene 2069
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x86
Farbe	grau / transparent
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	37,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


# Technisches Datenblatt

Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene




Artikelnummer: 2005560



## Abmessungen

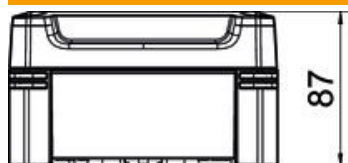

Länge	151 mm
Breite	117 mm
Höhe	86 mm

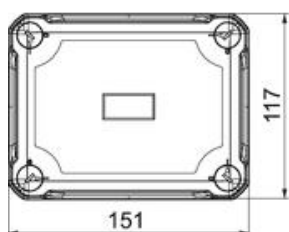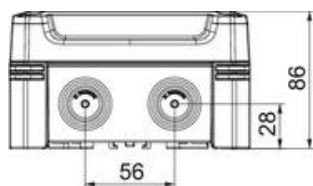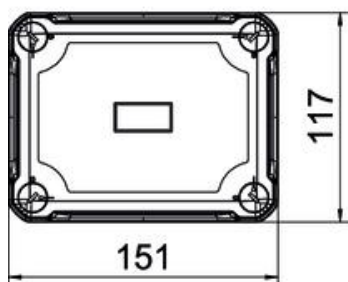

# Technisches Datenblatt

Leergehäuse X 06 mit Hutprofilschiene

Artikelnummer: 2005560



## Technische Daten

Anbaumöglichkeit	nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Form	rechteckig
Geeignet für Außenanwendung	ja
Lichte Innenmaße	137x105x68 mm
Mit Deckel	ja
Montageart	Aufputz
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK08
Schutzklasse	II
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Transparenter Deckel	ja
Witterungsbeständig	ja