

# Technisches Datenblatt

## Leergehäuse X 06

Artikelnummer: 2005602



Kabelabzweigkasten zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innen- und Außenbereich. Rechteckige Form ohne Einführungen. Geeignet für die Wand-/Deckenmontage mit der Möglichkeit zur Außenbefestigung, Innenbefestigung oder Montage über die Eckdome. Besonders schlagfest mit IK08. Deckel mit Schnellverschluss, plombierbar. Hergestellt aus halogenfreien und UV-beständigen Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Schlagfestigkeit IK08 gemäß DIN EN 50102. Schutzart IP67 gemäß DIN EN 60529.



**PC** Polycarbonat

### Stammdaten

Artikelnummer	2005602
Typ	X06C SW
Bezeichnung 1	Leergehäuse
Hersteller	OBO
Dimension	150x116x86
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	33,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

# Technisches Datenblatt

Leergehäuse X 06




Artikelnummer: 2005602



## Abmessungen



Länge	151 mm
Breite	117 mm
Höhe	86 mm

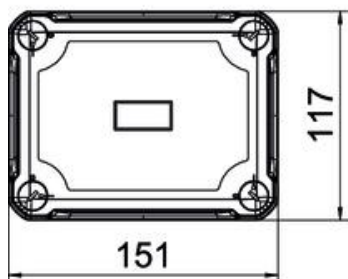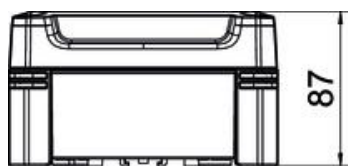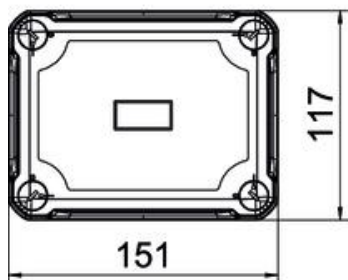

# Technisches Datenblatt

Leergehäuse X 06

Artikelnummer: 2005602



## Technische Daten

Anbaumöglichkeit	nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Form	rechteckig
Geeignet für Außenanwendung	ja
Lichte Innenmaße	137x105x68 mm
Mit Deckel	ja
Montageart	Aufputz
Schutzart	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK08
Schutzklasse	II
Temperatureinsatzbereich max.	65 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C
Witterungsbeständig	ja