

Technisches Datenblatt

Leitungshalter VA mit Spannband

Artikelnummer: 5408068



- für isCon®-Leitung zur Rohrmontage
- inklusive 2 m Spannband
- Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408068
Typ	isCon HS 26 VA
Bezeichnung 1	Leitungshalter mit Spannband
Bezeichnung 2	für isCon-Ableitung grau
Hersteller	OBO
Dimension	Ø26mm
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Leitungshalter VA mit Spannband


Artikelnummer: 5408068



Abmessungen

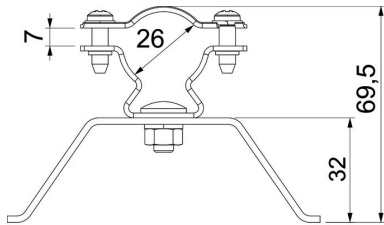

Maß D min.	26 mm
Maß H	69,5 mm
Maß L	7 mm

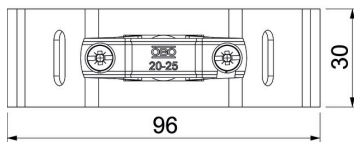

Technische Daten

Werkstoff des Unterteils	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Überlegers	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Oberteil	V2A
Werkstoff Unterteil	V2A