

Technisches Datenblatt

Leitungshalter VA mit Spannband

Artikelnummer: 5408052



- für isCon®-Leitung zur Rohrmontage
- inklusive 2 m Spannband
- Leitungshalter mit Federscheiben zur Schraubensicherung gegen Selbstlockern



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408052
Typ	isCon HS VA
Bezeichnung 1	Leitungshalter mit Spannband
Bezeichnung 2	für isCon-Ableitung
Hersteller	OBO
Dimension	Ø23mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	25,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Leitungshalter VA mit Spannband


Artikelnummer: 5408052



Abmessungen

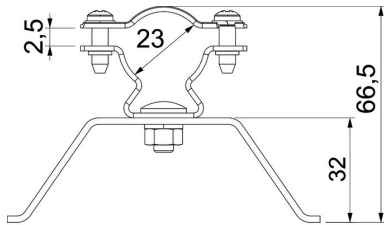

Maß D min.	23 mm
Maß H	66,5 mm
Maß L	2,5 mm

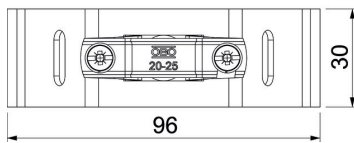

Technische Daten

Werkstoff des Unterteils	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff des Überlegers	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff Oberteil	V2A
Werkstoff Unterteil	V2A