

Technisches Datenblatt

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast
isFang IN
Artikelnummer: 5408024



schraubbare Konfektionierung des Anschlusses für die isCon®-Leitung
Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408024
Typ	isCon IN connect
Bezeichnung 1	Anschlusselement
Bezeichnung 2	für isCon-Leitung innen
Hersteller	OBO
Dimension	Ø23mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	26,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

Anschlusselement zur Installation im isolierten Fangmast
isFang IN

Artikelnummer: 5408024



Abmessungen

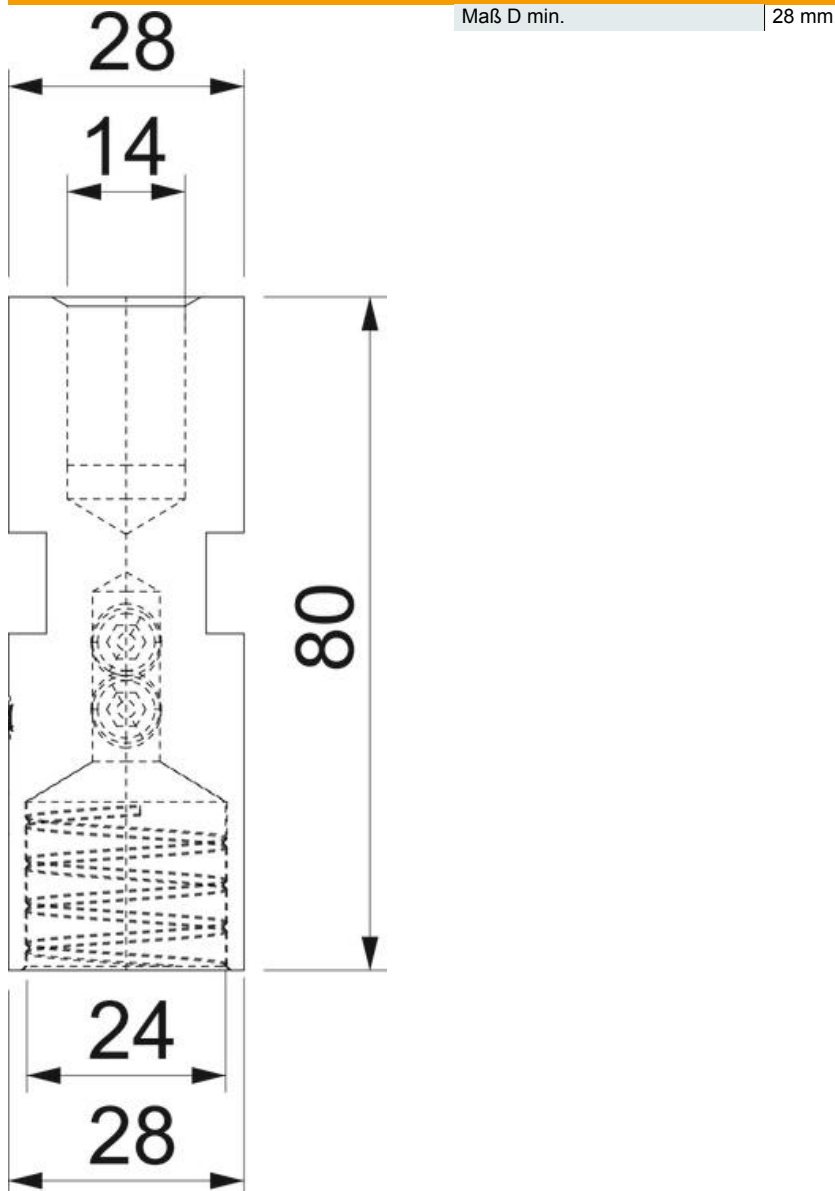

Technische Daten

Blitzstromtragfähigkeit	H1/150 kA
Passung	23 mm
Klemmbereich max.	23 mm