

Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408969



- Installation von freistehenden Fangmasten sowie isolierten Fangmasten mit 40 mm Durchmesser
- Dachneigung bis max. 5 Grad
- inkl. Rd 8-10 Überleger für schnelle Rundleiterbefestigung
- Betonsockel sowie Gewindestangen sind separat zu bestellen



VA Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	5408969
Typ	isFang 3B-150
Bezeichnung 1	Dreibeinstativ
Bezeichnung 2	für isolierten Fangmast
Hersteller	OBO
Dimension	1,65x1,85m
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	950 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.


Technisches Datenblatt

isFang-Dreibeinstativ

Artikelnummer: 5408969



Abmessungen

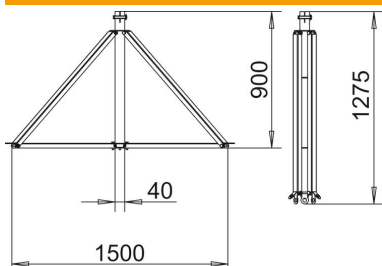

Maß B	1.500 mm
Maß D min.	40 mm
Maß H	1.275 mm
Maß L	900 mm

Technische Daten

Aufnahme Fangstange	schraublos
Ausführung	Stativ