

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015, mittel

Artikelnummer: 1009028

**OBO**  
BETTERMANN

Einlappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre.



CE UK  
CA

**St** Stahl  
**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1009028
Typ	1015 5 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	einlappig
Hersteller	OBO
Dimension	5mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,325 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,007 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015, mittel

Artikelnummer: 1009028

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

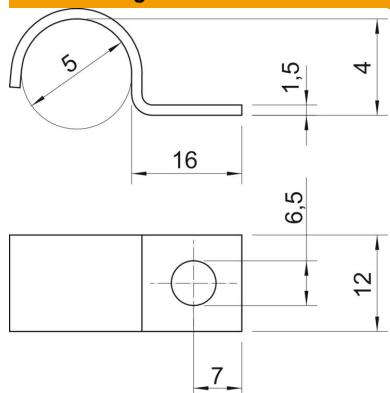

Länge	16 mm
Breite	12 mm
Höhe	4 mm
Maß A	7 mm
Maß b	12 mm
Maß D	5 mm
Maß H	4 mm
Maß L	16 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	5
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	5 mm
UV-beständig	ja