

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009463

OBO
BETTERMANN

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



CE UK
CA

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1009463
Typ	1015 D 9 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	9mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,22 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0103 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009463

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

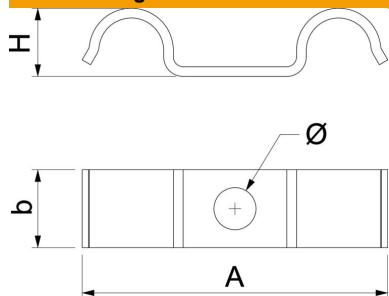

Länge	45 mm
Breite	12 mm
Höhe	10 mm
Maß A	45 mm
Maß b	12 mm
Maß H	10 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	9
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	9 mm
Spannbereich D min.	9 mm
UV-beständig	ja