

# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009485

**OBO**  
BETTERMANN

Befestigungsschelle mit einem mittigen Befestigungspunkt für 2 Kabel oder 2 Rohre



CE UK  
CA

**St** Stahl

**G** galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1009485
Typ	1015 D 20 G
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	für 2 Kabel
Hersteller	OBO
Dimension	20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0189 kg CO2e / 1 Stück


# Technisches Datenblatt

## Befestigungsschelle 1015 D

Artikelnummer: 1009485

**OBO**  
BETTERMANN

### Abmessungen

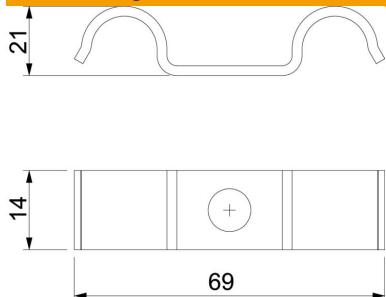

Länge	69 mm
Breite	14 mm
Höhe	21 mm
Maß A	69 mm
Maß b	14 mm
Maß H	21 mm

### Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	2
Ausführung	einlappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	20
Geeignet im Brandschutzbereich	ja
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	20 mm
Spannbereich D min.	20 mm
UV-beständig	ja