

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015168

OBO
BETTERMANN

Befestigungsschelle zweiseitig 23mm



CE UK
CA

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	1015168
Typ	823 22.5 FT
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweiseitig
Hersteller	OBO
Dimension	23mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,988 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0667 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 823, schwer

Artikelnummer: 1015168

OBO
BETTERMANN

Abmessungen

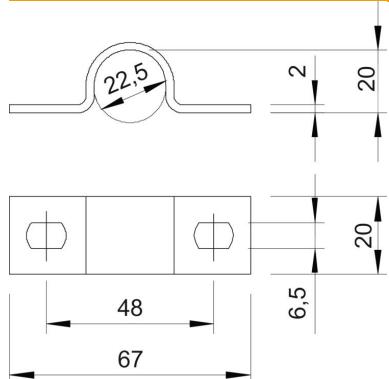

Länge	67 mm
Breite	20 mm
Höhe	20 mm
Maß A	67 mm
Maß B	48 mm
Maß b	20 mm
Maß D	22,5 mm
Maß d	6,5 mm
Maß e	10 mm
Maß H	20 mm
Maß t	2 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	22,5
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	6,5 x 10 mm
Materialstärke	2 mm
Nenndurchmesser	22,5 mm
UV-beständig	ja