

Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1017799

Befestigungsschelle zweiseitig 16mm



CE UK
CA

Alu Aluminium

Stammdaten	
Artikelnummer	1017799
Typ	605 16 ALU
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweiseitig
Hersteller	OBO
Dimension	16mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,218 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0371 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Befestigungsschelle 605, mittel, Alu

OBO
BETTERMANN

Artikelnummer: 1017799

Abmessungen

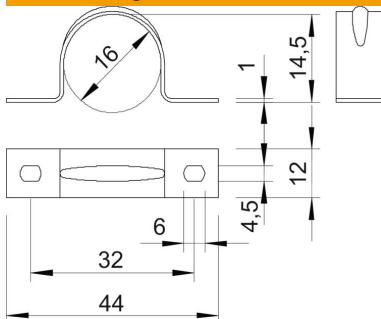

Länge	44 mm
Breite	12 mm
Höhe	14,5 mm
Maß A	44 mm
Maß B	32 mm
Maß b	12 mm
Maß D	16 mm
Maß d	4,5 mm
Maß e	6 mm
Maß H	14,5 mm
Maß t	1 mm

Technische Daten

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	16
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	4,5 x 6 mm
Materialstärke	1 mm
Nenndurchmesser	16 mm
Spannbereich D max.	16 mm
Spannbereich D min.	16 mm
UV-beständig	ja